


LHX+ In-Rack Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger, Fixed Speed, 10 KW, 115 V, 2 Fans, 6 U, 550D

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

29714-033

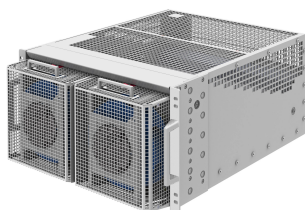

CARACTERÍSTICAS

19" mountable Air/liquid heat exchanger with fan

Easy replaceable fans without dismounting the heat exchanger

Coolant feed from top or bottom

UL Certified

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Fan Quantity: 2

Tensão de entrada AC: 100 – 115V

Quantidade por embalagem: 1

Supply Voltage: 115V min

Redundant Power Supply: Não

Coolant Feed: Bottom

Airflow Direction: Front to Top

Profundidade: 500mm

Altura: 266mm

Família de produtos: Cooling

Product Type: Air/Liquid Heat Exchanger

Largura: 426mm

Works With: Varistar; Varistar CP

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order separatly: Monitoring via Control unit, water control package, display and door contact switch.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE