


Piulițe încastrabile, CN

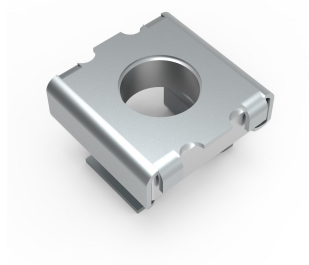

O soluție standard, gata de livrare, pentru montajul echipamentelor, al panourilor frontale de acoperire sau al rafturilor pentru sisteme cu profil de 19".

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru plăci din oțel de 2 mm.

Cantitate pachet: 50 bucăți

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Thread Type	Material	Finish
CN6	17mm	17mm	13mm	M6	Oțel Zincat	Plated

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE