



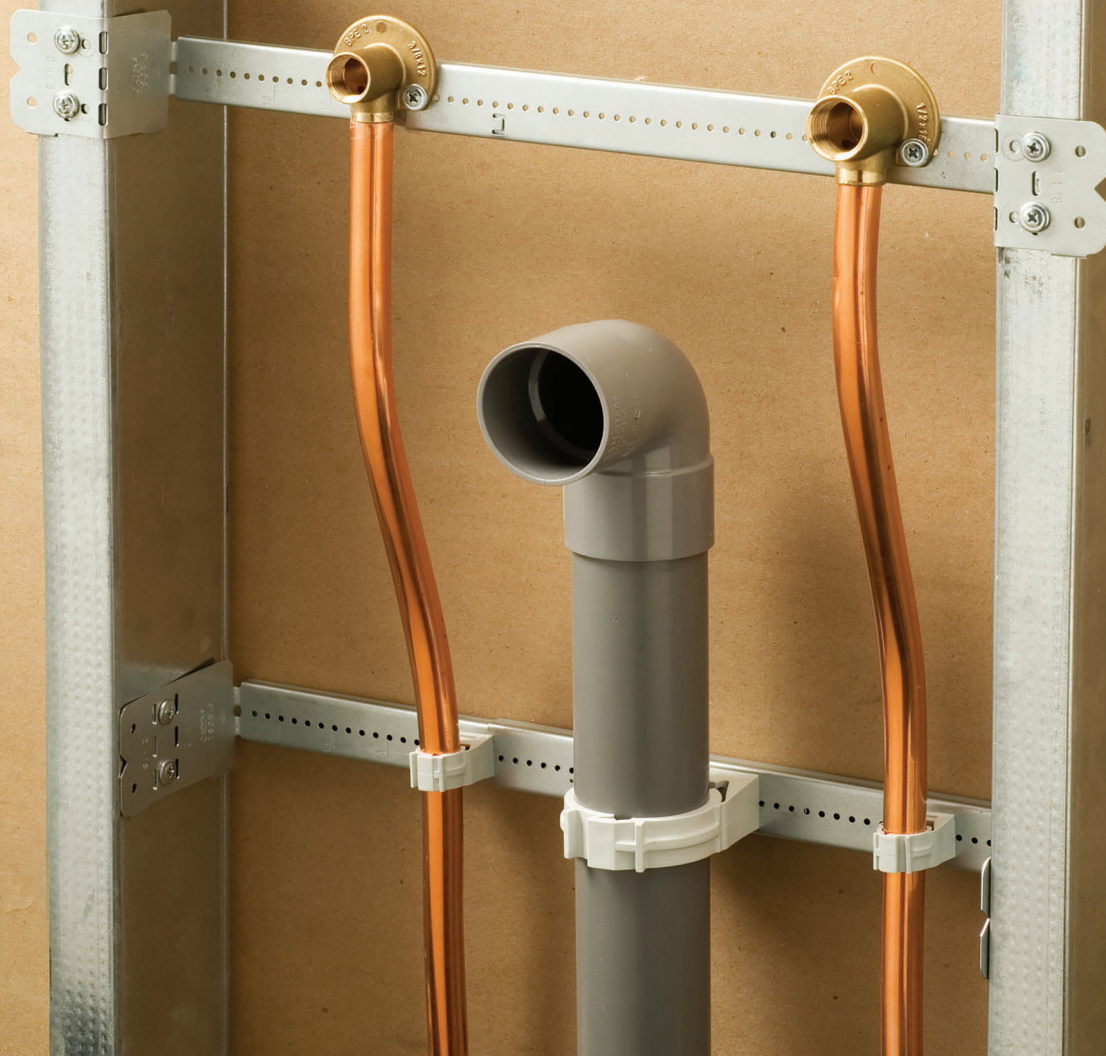


CONNECT AND PROTECT

Skruvpistol Teleskop Hållare Och Tillbehör

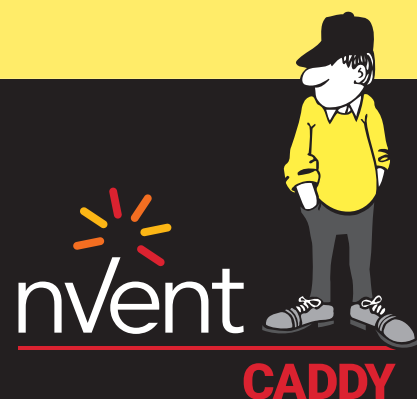

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Snabb och lätt installation
- Förbättrad design med stämplade tum-markeringar och pilothål ökar precisionen i ledningsmontering mellan stag
- Pilothål möjliggör enkel och precis fastsättning av ledningsklämmor med en skruvdragare
- Reducerar rörelser hos röret och ledningen och minimerar skrammel
- I kombination med ESGP metallstagshylsa ger TSGB säkra och bullerfria lednings- och rördragningar inuti stagväggar, även om de korsar stag
- Finns i olika uppsättningar
- Möjliggör fastsättning från fram- eller insidan av staget på alla djup
- Elimineras behovet av sökning efter träbjälklag
- Sparar utrymme
- TSGBHHD är idealisk för tyngre användningsområden, såsom stöd för ett handfat, dusch eller skåp

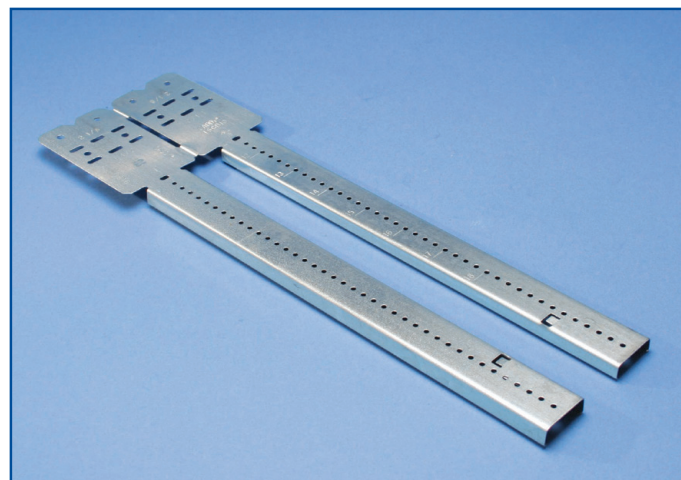

TSGB Teleskopisk skruvpistolhållare ger en unik isärtagbar design i ett stycke som gör montering av flera ledningsdragningar mellan stag lättare än någonsin. Då endast en skruvpistol behövs för installationen (nVent rekommenderar lågprofilerad skruvprodukt nr 187197) är TSGB anpassningsbar för ickestandardiserade stagutrymmen och har låsbara etikettflikar för bekväm identifiering och böjning. TSGB16 (produkt nr 187190) fungerar med stagutrymmen från 280 mm till 458 mm, och TSGB24 (produkt nr 187191) fungerar till stagutrymmen från 432 mm till 660 mm. Båda versionerna av TSGB är skårade och markerade för lätt identifiering och böjning.

Nº	Beskrivning	Förpackningsenhet
187190	TSGB16 280 - 458 mm	50
187191	TSGB24 432 - 660 mm	50
187194	TSGB16112 TSGB16 med TPC112	25 + 50
187195	TSGB24112 TSGB24 med TPC112	25 + 50

INSTALLATIONSANVISNINGAR:



1. Böj TSGB vid skårmarkeringen.




2. Bryt isär till två delar.



3. För den ena armen över den andra tills du hör ett klick.



4. Böj sidoetiketterna vid första skårmarkeringen.

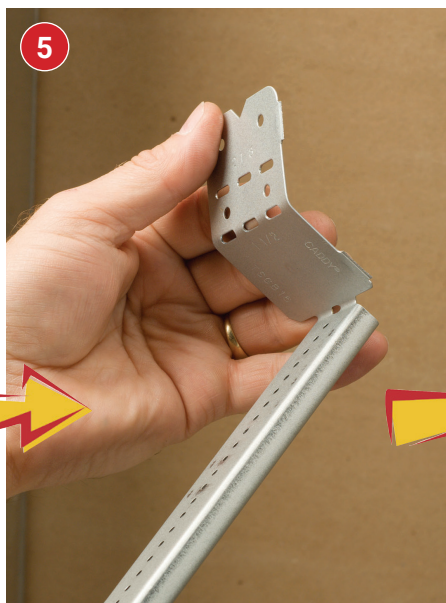


5. Böj sidoetiketterna vid andra skårmarkeringen för att justera enligt stagdjupet.



6. Installera TSGB mot staget med produkt nr 187197 lågprofilskruv.

TSGBHD

TSGBHD ger en stark monteringsplattform mellan metall- och trästag för tyngre applikationer, såsom handfat, skåp och duschstycken. TSGBHD har 80 mm användbart vertikalt monteringsutrymme och 330 - 600 mm horisontellt monteringsutrymme, vilket ger installatören större flexibilitet när enheter monteras mot hållaren.


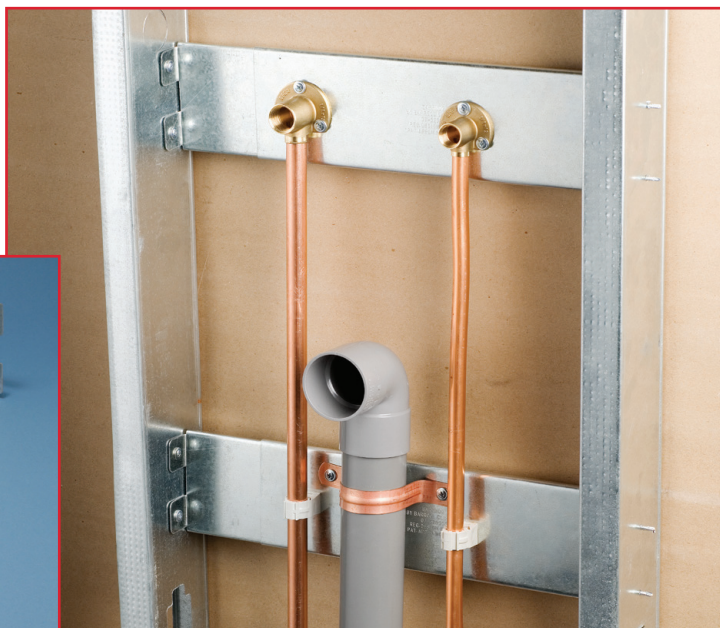


Nº	Beskrivning	Förpackningsenhet
187189	TSGBHD, BARRNOG 330 - 600 mm	10

TPC RÖR- OCH LEDNINGSKLÄMMOR

Den patenterade utformningen på TPC-klämman ger en unik, tidsbesparande lösning för positionering av rör/ledning inom räckvidden 9 mm genom 61 mm OD. Den starka, UV-resistenta Nylon 66 reducerar vibration och buller och fungerar som isolator. Pilothål i hållaren medger lätt fastsättning med en skruvdragare. Låsmekanismen är öppningsbar. Ledningsklämmorna kan användas i temperaturer från -23°C till 54°C.

Nº	Beskrivning	Klämräckvidd	Förpackningsenhet
187192	TPC112	9 - 28 mm	50
187193	TPC238	16 - 61 mm	50

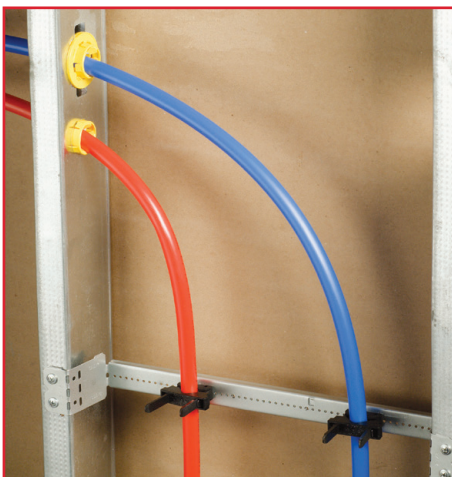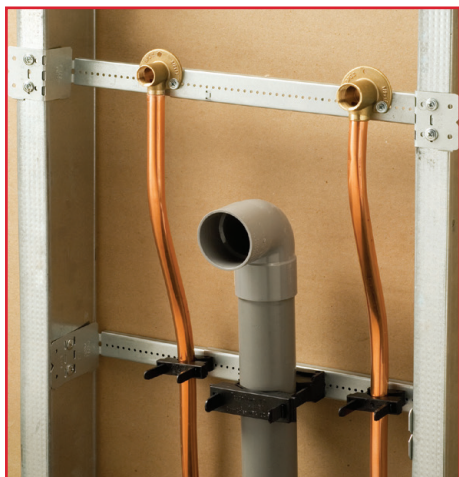


SUPERFIX 243 OCH MACROFIX 240 LF

nVent CADDY Superfix 243 och nVent CADDY Macrofix 240 LF ledningsklämmor har en patenterad stängmekanism som ger en lätt installation och eliminerar behovet att montera isär klämman före installationen. En integrerad EPDM gummipackning hjälper till att eliminera vibration och skrammel, och möter därmed kraven hos DIN 4109, och den är temperaturgraderad från -50°C till 110°C. Ett 5-8 µm elektrogalvaniserat zinklager skyddar klämmorna från korrosion. Använd C-FIX snäppfästande hammarhuvudbultar för anslutningen.

Superfix 243 är en lättförsluten ledningsklämma för enkel skruv som används till stål- och kopparledning från 12 mm till 61 mm. Man använder en M8-mutter för anslutningen, vilken är särskilt utformad för att montera ledningen så nära TSGB som möjligt.

Macrofix 240 LF ledningsklämmor för dubbla skruvar är utformad för att stötta plastledningar från 13 mm till 64 mm. Gummiisoleringen hos dessa robusta klämmor är särskilt utformad för att användas tillsammans med plaströr. Plastbrickor gör det möjligt att justera greppkraften, vilket gör det lätt för plaströret att expandera vid temperaturförändringar.

Nº	Beskrivning	Klämräckvidd	Förpackningsenhet
400055	SUPERFIX 243 M8 12-14 mm	12 - 14 mm	150
400056	SUPERFIX 243 M8 15-19 mm	15 - 19 mm	150
400057	SUPERFIX 243 M8 21-23 mm	21 - 23 mm	100
400058	SUPERFIX 243 M8 26-28 mm	26 - 28 mm	100
400059	SUPERFIX 243 M8 32-35 mm	32 - 35 mm	75
400060	SUPERFIX 243 M8 40-43 mm	40 - 43 mm	50
400061	SUPERFIX 243 M8 44-49 mm	44 - 49 mm	50
400062	SUPERFIX 243 M8 48-52 mm	48 - 52 mm	50
589310	SUPERFIX 243 M8 54-58 mm	54 - 58 mm	50
589320	SUPERFIX 243 M8 57-61 mm	57 - 61 mm	50
595035	MACROFIX 240 LF 16 mm	14 - 19 mm	100
595036	MACROFIX 240 LF 20 mm	18 - 23 mm	100
595037	MACROFIX 240 LF 25 mm	23 - 28 mm	100
595038	MACROFIX 240 LF 32 mm	30 - 35 mm	100
595039	MACROFIX 240 LF 40 mm	38 - 43 mm	50
595040	MACROFIX 240 LF 50 mm	48 - 53 mm	50
595041	MACROFIX 240 LF 56 mm	54 - 59 mm	50
595042	MACROFIX 240 LF 63 mm	60 - 66 mm	50

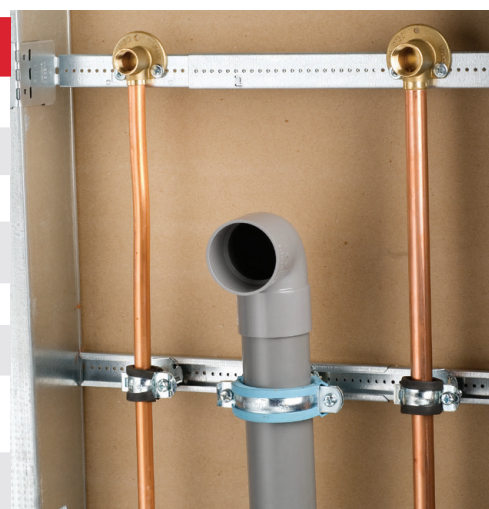

INSTALLATIONSANVISNINGAR:



För in kanalmuttern i kanalen och vrid brickan 90° medsols.



För C-FIX:en till rätt position och dra åt sexkantsmuttern med en nyckel.



Sätt fast ledningsklämman genom att vrida medsols åtminstone 2-½ varv; vrid inte motsols för att justera vinkeln.






Sätt i ledningen och förslut ledningsklämman.

SUPERKLIP


Den universellt användbara nVent CADDY Superklip ledningsklämman är lämplig för ledningsstorlekar från 8 mm till 63 mm. Ledningsklämman stänger och låser automatiskt när ledningen är ditsatt. Den högkvalitativa copolymer Xenoy®-konstruktionen gör Superklip resistent mot negativ påverkan från omgivningen. Den är också resistent mot olja och gas, UV och åldrande. Den speciella utformningen på ledningsklämman tillåter axiell expansion och kontraktion av ledningen. Den innehar ett KIWA-certifikat och är återvinningsbar. Ledningsklämman är också tillämpbar i temperaturer från -26°C till 90°C.

N ^o	Beskrivning	Klämräckvidd	Förpackningsenhet
389017	SUPERKLIP 8 mm G	7,8 - 9,5 mm	100
389018	SUPERKLIP 10 mm G	9,5 - 11,8 mm	100
389001	SUPERKLIP 12 mm G	11,8 - 14,3 mm	100
389002	SUPERKLIP 15 mm G	14,3 - 16,8 mm	100
389003	SUPERKLIP 17 mm G	16,8 - 19,5 mm	100
389004	SUPERKLIP 20 mm G	19,5 - 21,8 mm	100
389005	SUPERKLIP 22 mm G	21,8 - 24,8 mm	100
389006	SUPERKLIP 25 mm G	24,8 - 27,8 mm	50
389007	SUPERKLIP 28 mm G	27,8 - 31,2 mm	50
389008	SUPERKLIP 32 mm G	31,2 - 35,5 mm	50
389009	SUPERKLIP 36 mm G	35,5 - 39,5 mm	50
389011	SUPERKLIP 40 mm G	39,5 - 43,5 mm	25
389012	SUPERKLIP 47 mm G	46,5 - 50,5 mm	25
389013	SUPERKLIP 51 mm G	50,5 - 55,5 mm	25
389014	SUPERKLIP 59 mm G	58,5 - 64,0 mm	20

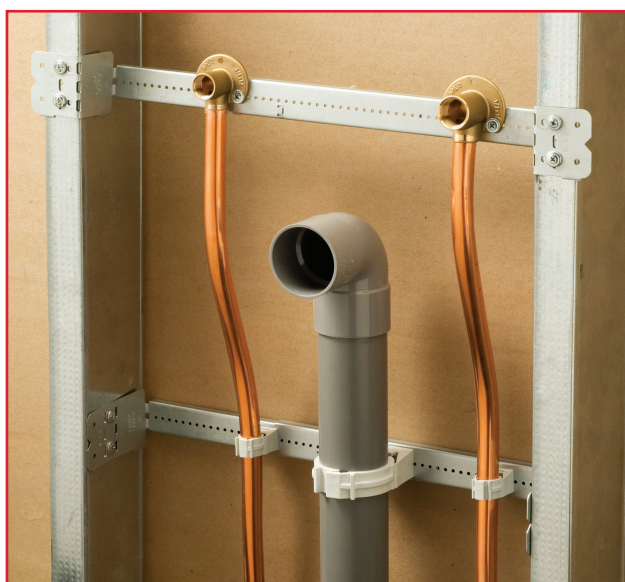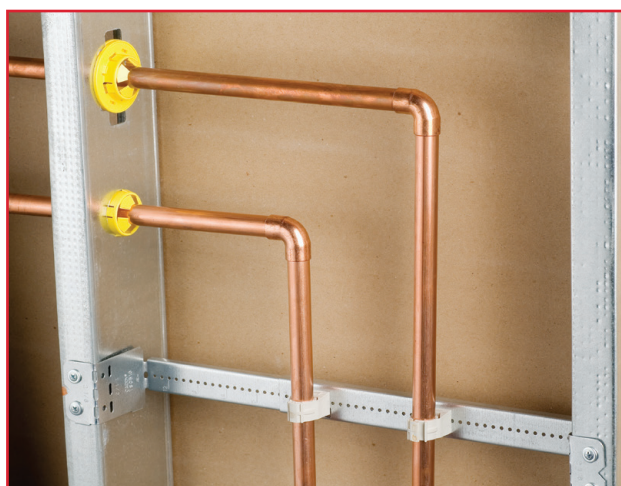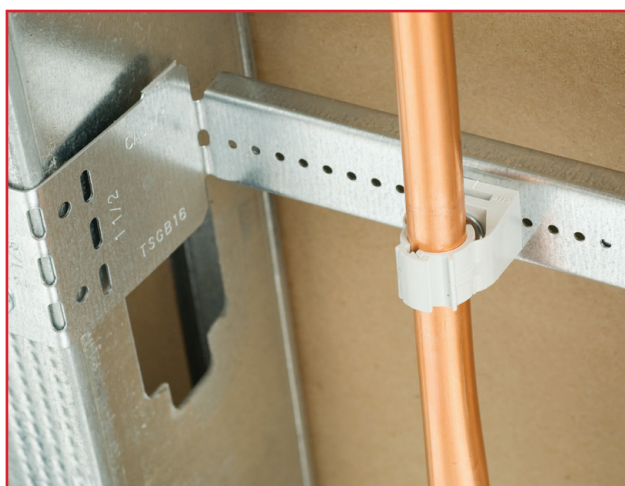

ESGP GROMMET (HYLSA) OCH MSP20

ESGP-hylsan ger 360° skydd för rördragning och eldskydd för rör och ledningar. Den passar alla fabriks- och fältstansade hål i metallstag tack vare sin unika rygg-mot-rygg-design. För fältarbete erbjuder nVent CADDY MSP20 metallstagsstans. ESGP-hylsan är lämplig för plast-, stål- eller kopparledningar med yttre diameter på upp till 28,5 mm.

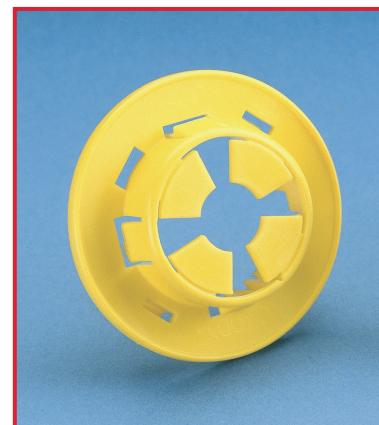

Nº	Beskrivning	Förpackningsenhet
188471	ESGP-hylsa med enkelt snäplås	100
188480	MSP20 metallstagsstans	1



SJÄLVGÄNGANDE SKRUVAR



Nº	Beskrivning	Förpackningsenhet
187197	SMS8	1000

C-FIX HAMMARHUVUDBULTAR



Nº	Beskrivning	Förpackningsenhet
584530	C-FIX M8X30	100
584540	C-FIX M8X40	100
584560	C-FIX M10X40	100

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/CADDY

WARNING:

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at nVent.com/ERICO and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

©2018 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess dotterbolag.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan meddelande.

CADDY-SB-M764B-M411LT09EUSW-SV-1805